


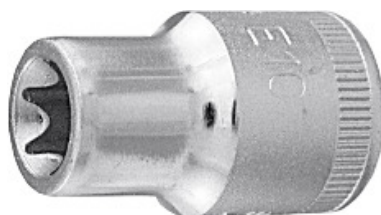

Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®, Profil Torx®: E14



Údaje o objednávce

Artikové číslo	637450 E14
GTIN	4018754003716
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní 4-hrany dle **DIN 3120**.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Upínací 4hran: 3/8 palec

Rozměr profilu A: 12,9 mm

Ø na hnané straně: 16,5 mm

Délka: 28 mm

Technický popis

Ø na hnané straně	16,5 mm
Délka	28 mm
Profil Torx®	E14
Rozměr profilu A	12,9 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®

Druh produktu

Nástrčné klíče