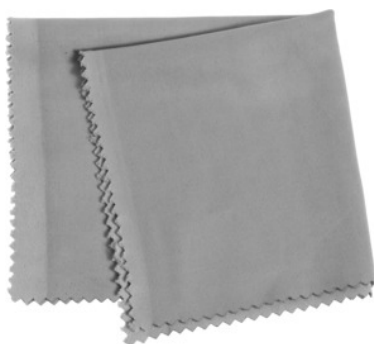


Garant**Diamantová lešticí utěrka CaraFin střední, 180×180 mm, Zrnitost: D3μm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 552790 D3 |
| GTIN | 4045197888341 |
| Třída artiklu | 51G |

Popis**Provedení:**

Diamantové lešticí nástroje CaraFin z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**.

Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně **vyšší stupeň využití** v porovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

Lešticí utěrka pro **konečnou polituru, popř. lesklou polituru podle kontury** u tvrdých materiálů.

Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.

Diamantové lešticí utěrky (mikrovlákno) z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**.

Použití:

K rychlému ručnímu leštění za sucha.

Technický popis

| | |
|-----------------|-------------|
| Zkratka brusiva | D |
| Zrnitost | D3 |
| Materiál | Mikrovlákno |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Stupeň jemnosti | Lesklá politura |
| Rozměry | 180×180 mm |
| Délka | 180 mm |
| Šířka | 180 mm |
| Atribut názvu produktu | 180×180 mm |
| Druh produktu | Lešticí utěrka |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | omezené použití | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| Tvrdokov (TK) | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | omezené použití | | |
| Plasty, GFK | omezené použití | | |
| Laky | omezené použití | | |
| Uni | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |