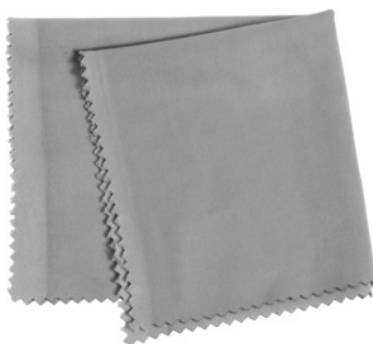


**Garant****Diamantová lešticí utěrka CaraFin střední, 180×180 mm, Zrnitost: D1μm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552790 D1
GTIN	4045197888334
Třída artiklu	51G

**Popis****Provedení:**

**Diamantové lešticí nástroje CaraFin** z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**.

Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně **vyšší stupeň využití** v porovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

Lešticí utěrka pro **konečnou polituru, popř. lesklou polituru podle kontury** u tvrdých materiálů.

**Výhoda:**

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.

**Diamantové lešticí utěrky** (mikrovlákno) z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**.

**Použití:**

K rychlému ručnímu leštění za sucha.

**Technický popis**

Zkratka brusiva	D
Zrnitost	D1
Materiál	Mikrovlákno

Stupeň jemnosti	Vysoce lesklá politura
Rozměry	180×180 mm
Délka	180 mm
Šířka	180 mm
Atribut názvu produktu	180×180 mm
Druh produktu	Lešticí utěrka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Laky	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		