


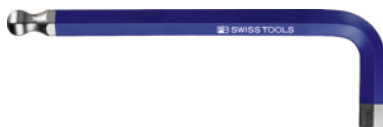

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavou práškově nanášený lak, 6hran: 10mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 626064 10 |
| GTIN | 7610733200924 |
| Třída artiklu | 63D |

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; optimální délky ramen. S kulovou hlavou možnost šikmého použití až do sklonu 30°.

Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Povrch poniklovaný, chromovaný a **s práškově nanášeným lakem** pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.

Technický popis

| | |
|----------------|--------------------|
| Délka ramen | 135×46 mm |
| 6hran | 10 mm |
| Unášecí profil | 6-hranný šroubovák |
| Druh produktu | Šroubováky |

Příslušenství

| | |
|---|----------|
| Plastový držák na 6hranné úhlové šroubováky Počet drážek 9 | 627255 9 |
|---|----------|