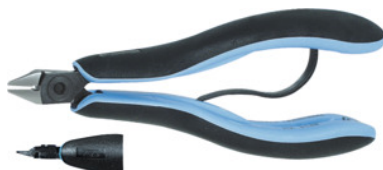


LINDSTRÖM

**Stranové štípací kleště pro elektroniku, vyhnuté čelisti, ostrá hlava, KW,
Celková délka: 135mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726060 135
GTIN	7314150103119
Třída artiklu	73M

Popis**Provedení:**

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální středění břitů. Dvousložkové **ergonomické rukojeti** vhodné pro ESD.

Patentovaná otevírací pružina snižuje odpor při zavírání kleští, díky tomu se síla soustřeďuje na stříh.

Materiál:

Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska, zápusťkově kovaná, černěná.

Technický popis

Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,1 - 0,8 mm
Šířka hlavy	10,5 mm
Celková délka	135 mm
Délka břitu	10 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	bez fazetky
Materiál	Vysoce výkonná ložisková ocel
Tvar hlavy	špičaté
Rukojeť	2složkové opláštění rukojeti

Výrobní postup	Břity induktivně kalené (63 – 65 HRC)
Povrch	černěné
Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ano
Nastavitelný přesný šroubový kloub	ano
Druh produktu	Řezací kleště