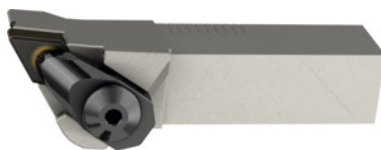


Garant**Soustružnický držák eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250615 16/11
GTIN	4045197927323
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DDJNR/L 1616X11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1104..

Funkční šířka L₄: 22 mm

Délka hlavy L₁: 33 mm

Celková délka L: 81 mm

Podložka: 269007 1

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Šroub pro podložku	259027 3
Délka hlavy L ₁	33 mm
Celková délka L	81 mm
Funkční šířka L ₄	22 mm

Velikost stopky	16 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 8
Podložka	269007 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
ISO kód držáku	DDJNR/L 1616X11
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15