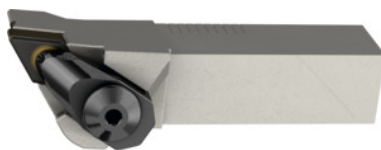


Garant**Soustružnický držák eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 25/15mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250615 25/15
GTIN	4045197927347
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DDJNR/L 2525X15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 38 mm

Celková délka L: 109,5 mm

Podložka: 259033 3

Technický popis

Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L ₁	38 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 11
ISO kód držáku	DDJNR/L 2525X15
Velikost destiček	15 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Celková délka L	109,5 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Šroub pro podložku	259027 2
Podložka	259033 3
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500