




## Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK7935, Označení typ W29: 34-010

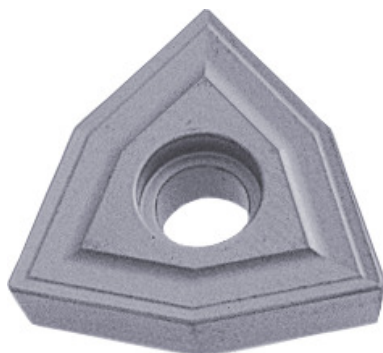

### Údaje o objednávce

Artikové číslo	236910 34-010
GTIN	4047109292352
Třída artiklu	24T

### Popis

#### Vhodné pro :

č. 236650; 236660; 236685; 236686

#### Upozornění:

**Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.**

Typ: INOX

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WOEX 06T304

Posuv  $f$  v oceli  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,15 mm/ot,

### Technický popis

Označení	34-010
Posuv $f$ v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 06T304
Počet výměn/řezání	3
Typ	BK7935
Typ	INOX

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		