


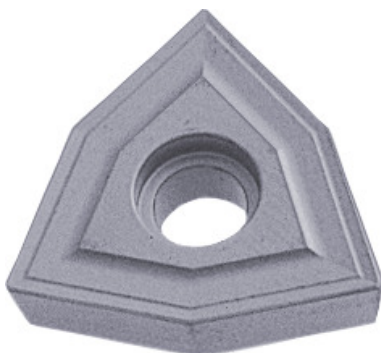

## Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK7935, Označení typ W29: 42-010



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	236910 42-010
GTIN	4047109286429
Třída artiklu	24T

### Popis

#### Vhodné pro :

č. 236650; 236660; 236685; 236686

#### Upozornění:

**Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.**

Typ: INOX

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WOEX 080404

Posuv  $f$  v oceli  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,16 mm/ot,

### Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 080404
Označení	42-010
Posuv $f$ v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/ot,
Typ	BK7935
Typ	INOX
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro vrtání**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		