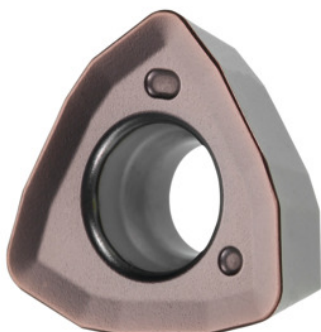


Garant**XDMT120516ZDSR, HB415, Typ: UNI****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	212899 UNI
GTIN	4045197943224
Třída artiklu	21A

Popis**Upozornění:**Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Rádus pro programování u $a_{p \max}$: 3 mm

Tloušťka destiček S: 5.56 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	1,6 mm
Tloušťka destiček S	5.56 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDMT120516ZDSR
Typ	HB415
Řezný materiál	TK
Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$	1,3 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm

Rádus pro programování u $a_{p,max}$	3 mm
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		