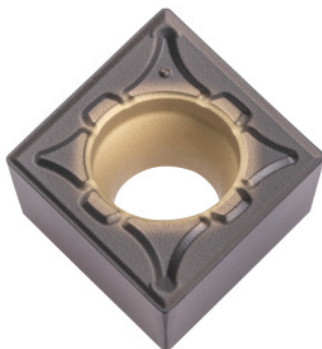


**Garant****CCMT 09T304 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260151 HB7020
GTIN	4045197948861
Třída artiklu	21G

**Technický popis**

Lamač třísek	WSM
Posuv f	0,15 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7020
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení