


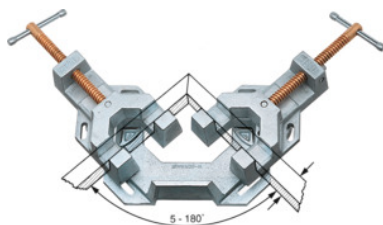

Nastavitelná úhlová svěrka



Údaje o objednávce

Artikové číslo	862850
GTIN	4008158007502
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Skládá se ze základní desky a 2 nastavitelných upínacích prvků základní deska a upínací prvky z kvalitní litiny, včetně poměděná, proto jsou vhodná speciálně pro svařování. Postranní podélné otvory umožňují upevnění na svařovacích stolech nebo v přípravcích.

Použití:

Pro upínání obrobků při svařování nebo montážních pracích. Upínací úhel plynule nastavitelný od 5° – 180°.

Rozsah upnutí: 2×0 – 100 mm

Výška čelistí: 35 mm

Hmotnost: 10,7 kg

Upínací úhel: 5 - 180 stupeň

Technický popis

Hmotnost	10,7 kg
Rozsah upnutí	2×0 – 100 mm
Výška čelistí	35 mm
Upínací úhel	5 - 180 stupeň
Druh produktu	Šikmý napínák

