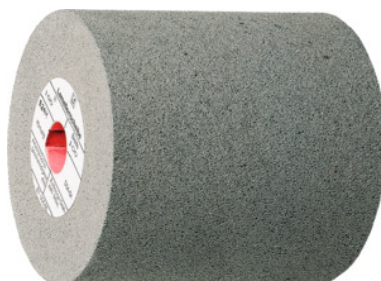


**Válec pro jemné broušení (SiC), Ø 100×100 mm, Zrnitost: 150****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 568485 150    |
| GTIN           | 4027497032563 |
| Třída artiklu  | 53L           |

**Popis****Provedení:**

Elastický polyuretanový brusný válec (PU) s brusným zrnem SiC. Rozměr Ø 100×100 mm, Ø otvoru 19 mm s dvojitou klínovou drážkou.

**Použití:**

Pro vybrušování škrábanců, dodatečné obrábění svarů. Vytváří **lesklý podélný brus**. Velmi dlouhá životnost, stabilní hrany.

Vhodné také pro mokré broušení s pH neutrálním chladicím médiem.

**Technický popis**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Zrnitost                     | 150                          |
| Stupeň tvrdosti pojiva popis | střední                      |
| Zkratka brusiva              | SiC                          |
| Ø válců                      | 100 mm                       |
| Šířka válců                  | 100 mm                       |
| Atribut názvu produktu       | Ø 100×100 mm                 |
| Doporučené otáčky            | 900 - 1200 min <sup>-1</sup> |
| Druh produktu                | Brusný válec                 |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | omezené použití |                |         |
| Tvrdokov (TK)    | omezené použití |                |         |
| INOX             | vhodný          |                |         |
| Ti               | vhodný          |                |         |
| GG(G)            | vhodný          |                |         |
| CuZn             | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                |         |
| suché            | vhodný          |                |         |