




Pracoviště pro nebezpečné látky Comfort Line, Šířka: 1500 mm

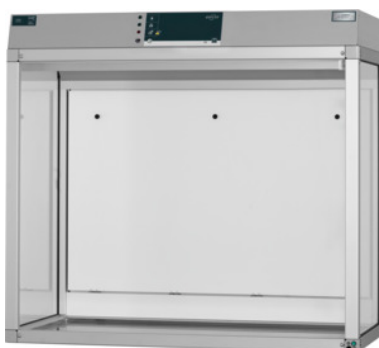

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 981132 1500 |
| GTIN | 2050001709783 |
| Třída artiklu | 96G |

Popis

Provedení:

Robustní **konstrukce z hliníkových trubek**. Eloxovaný povrch s vysokou odolností proti chemikáliím.

- **Boční zasklení z 5 mm silného bezpečnostního jednoskla (ESG).**
- **Monitorování odpadního vzduchu a neoslňující osvětlení s tlačítkem pro zapnutí a vypnutí.**
- **Kabelový rozvod s 5 m síťového kabelu.**
- **Vysoká efektivita zachytávání škodlivých látek díky speciální technice clony čerstvého vzduchu ve vnitřním prostoru.**
- **Optimální vedení odpadního vzduchu.**
- **Hrdlo (DN 160) ve střešní části pro připojení na místní odvětrávací zařízení.**

Použití:

Vhodné pro všechny práce při přečerpávání, čištění, lepení nebezpečných látek.

Pracoviště pro nebezpečné látky poskytují nejvyšší míru bezpečnosti a ochrany zdraví. Předepsané mezní hodnoty na pracovišti jsou dodržovány, protože vzduch na pracovišti nezatěžují žádné páry, plyny nebo aerosoly. Při používání v souladu s určeným účelem se nemohou uvnitř vytvářet žádné výbušné směsi par / vzduchu.

Norma:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

Rozsah dodávky:

S pracovní plochou z ušlechtilé oceli.

Upozornění:

Je nutno připojit místní odvětrávací zařízení.

Výška: 1400 mm

Šířka: 1500 mm

Hloubka: 750 mm

Užitná výška: 1100 mm

Hmotnost: 163 kg

Technický popis

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Hloubka | 750 mm |
| Užitná výška | 1100 mm |
| Šířka | 1500 mm |
| Výška | 1400 mm |
| Hmotnost | 163 kg |
| Druh produktu | Pracoviště s nebezpečnými látkami |