


Záchytná vana na 200 l sudy pozinkovaná bez mřížového roštu., Počet sudů×obsah sudu (l): 4X200

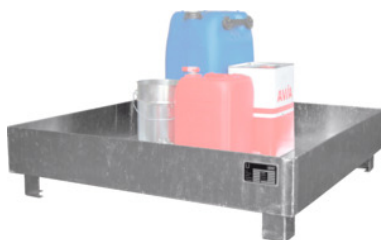

Údaje o objednávce

Artikové číslo	981230 4X200
GTIN	4052462022584
Třída artiklu	96U

Popis

Provedení:

Výška pro podjetí 100 mm pro přepravu pomocí zvedacích vozíků / vysokozdvížných vozíků.
Žárově pozinkované dle EN ISO 1461.

Použití:

Pro bezpečné ukládání a plnění 200 l sudů a malých obalových jednotek. **Pro zápalné tekutiny** kategorií GHS 1 – 3 i **tekutiny ohrožující vodu** kategorií GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Upozornění:

Kozlíky na sudy a válečky na 200 l sudy naleznete pod č. 981480 – 981485.

Skladování: Skladování třída ohrožení vody 1-3

Záchytný objem: 230 l

Výška: 285 mm

Šířka: 1200 mm

Hloubka: 1200 mm

Skladová kapacita sudů 200 litrů: 4

Plošné zatížení: 1000 kg/m²

Technický popis

Šířka	1200 mm
-------	---------

Výška	285 mm
Hmotnost	62 kg
Obsah sudu	200 l
Hloubka	1200 mm
Počet sudů	4
Skladová kapacita sudů 200 litrů	4
Záchytný objem	230 l
Plošné zatížení	1000 kg/m ²
Tloušťka materiálu	3 mm
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Skladování	Skladování hořlavých látek povoleno
Skladování	Skladování leptavých látek zakázáno
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Druh produktu	Záchytná vana