


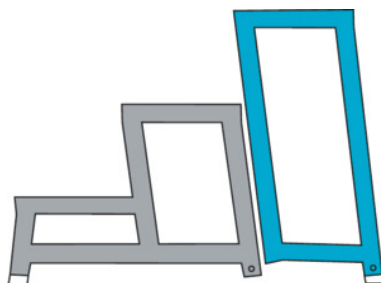

Pracovní podesta, jednotlivý modul, Typ: D



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966150 D
GTIN	4003866402632
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Mimořádně tuhé spojení, celá konstrukce z lehkého kovu odolná proti korozi a povětrnostním vlivům. Stupně z rýhovaného hliníkového plechu 555×250 mm. Modulární konstrukce pro měnitelné a rozšířitelné konfigurace. Nastavbové moduly ve 4 různých výškách. Jako dvoustupňový základní modul až se třemi nastavnými stupni se hodí pro mobilní použití. Nastavba možná od modulu typu B.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický popis

Hloubka podesty	0,8 m
Hmotnost kombinace modulů	9,2 kg
Norma	DIN EN 14183
Šířka příčky / stupně	555 mm
Výška plošiny bez zábradlí	0,6 m
Hmotnost jednotlivého modulu	4,4 kg
Pracovní výška	2,6 m

Provedení stupátka	stupeň
Materiál	Celá konstrukce z lehkého kovu, stupně z rýhovaného hliníkového plechu
Hloubka příček / stupňů	250 mm
Kombinace modulů	B+D
Pochůznost	jednostranný
Počet stupňů včetně platformy	3
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta