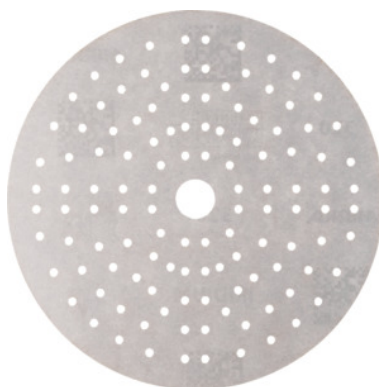


**MIRKA****Rounový kotouč se suchým zipem (CER) multiděrování, Ø 150 mm, Zrnitost: 240****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567557 240
GTIN	6416868235036
Třída artiklu	56M

**Popis****Provedení:**

Brusné kotouče se suchým zipem s **papírovým nosičem**. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení. Zadní strana je kaširovaná smyčkovým velurem.

Brusný kotouč pro upnutí na suchý zip **MIRKA IRIDIUM®** se směsí z keramického zrna (CER) a zrna z kysličníku hlinitého (A), povlak odpuzující prach, vysoký úběrový výkon a dlouhá životnost.

**Použití:**

Na **excentrických bruskách** s talířem se suchým zipem, např. č. 567990 (lze odsávat prach).

Univerzální **všestranný produkt** pro hrubé, střední a jemné broušení všech kovových a umělohmotných povrchů, lakových systémů a dřeva.

Ideální na **měkké a tvrdé povrchy**.

**Technický popis**

Ø kotouče	150 mm
Zrnitost	240
Řada	IRIDIUM®

Brusivo	Keramické zrnó (CER)
Brusivo	Minerální částice oxidu hlinitého (A)
Zkratka brusiva	Keramika
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Možnost odsávání prachu	ano
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		