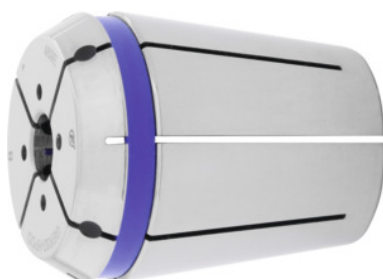


FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**Upínací kleština ER HP s utěsněním a tryskami, ER 25, Jmenovitý upínací Ø d: 10mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309375 10 |
| GTIN | 2050001767776 |
| Třída artiklu | 33F |

Popis**Provedení:**

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštín, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Upozornění:

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

S **utěsněním** pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) a s **tryskami**. **Podobně jako ISO 15488-A.**

Technický popis

| | |
|-----------------------|-------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 10 mm |
| Upnutí | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-A |

| | |
|-------------------|------------------|
| Obvodová házivost | ≤ 2 μm |
| Typ | 429 E |
| Vnější Ø D | 25,7 mm |
| Celková délka L | 34 mm |
| Druh produktu | Upínací kleština |