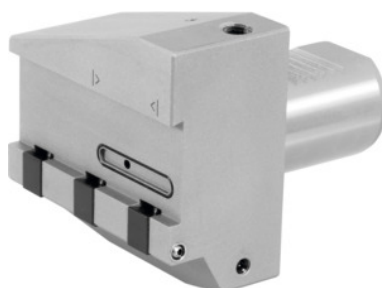


Garant**eco-stikholder over hovedhøjde med IK, Skaft-Ø d1: 16mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319133 16
GTIN	4045197717214
Artikelklasse	31V

Beskrivelse

Udførelse:

- Med speciel, indstillelig kuglesprøjtedyse til optimal køling af skæret – uafhængigt af indstiksybden.
- Temperatur på hovedskæret og på sideskæret reduceres væsentligt og muliggør en tydelig forøgelse af skærehastigheden.
- Stiv stikholder til stikklinger.
- Klemning af klingen via klemmeplade.

Anvendelse:

Til anvendelse af stikklinger fra forskellige producenter.

Bemærk:

Lukkeskrue til kuglesprøjtedyse medfølger. Ved anvendelse af konventionelle stikklinger lukkes kølemiddeloverførslen i siden med sværdet! Passende spændejern nr. 279840 2 og passende skruer nr. 279815 14. Se reservedelsliste.

Teknisk beskrivelse

L ₂	42 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 16
L ₁	29 mm

Passer til sværdhøjde	19 mm
Skaft-Ø d ₁	16 mm
Højde, H ₁	42 mm
Højde, H ₂	20 mm
Produkttype	VDI-stikholder