


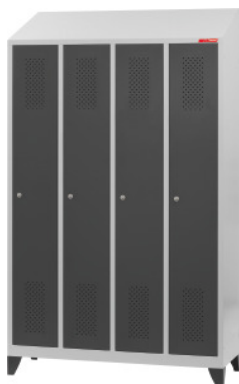

Garderobeskab med skråt tag, kunststoffødder og DOM stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

949622 4

GTIN

Artikelklasse

92S

Beskrivelse

Udførelse:

Kabinettet har skråt tag, som forhindrer, at genstande kan blive liggende oven på det. Rumbredde 300 mm med fastsvejest hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.

Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Kabinet lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**. Speciallakering ikke mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Passer til integralhjelm

ja

Norm

DIN 4547

Dybde	500 mm
Antal afdelinger	4
Hylde, bredde	220 mm
Antal hylder, faste	1
Højde, for	1800 mm
Antal bøjlestænger	1
Skabsfronter	Massiv metallåge
Lås, udførelse	Cylinderlås
Bredde	1190 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1260 mm
Vægt	83 kg
Ventilationsåbninger, dør	ja
Hylde, dybde	465 mm
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	360 - 530 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	220 mm
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Undersektion, udførelse	Kunststoffødder
Speciallakering mulig	nej
Højde, bag	2000 mm
Skråt tag	ja
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Bøjle Stk. 1	949775 1
--------------	----------

Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm	949760 300
Bøjle Stk. 10	949775 10
Spejl Type 1	949770 1
Skokasse i kunststof Type 1	949761 1