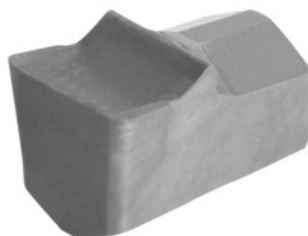


Garant**Stikplatte neutral, HU9215, Stikbredde W: 6,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273296 6,0
GTIN	4062406085841
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

Teknisk beskrivelse

Belægning	ubelagt
Stikbredde W	6 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,17 mm/o
Hjørneradius	0,3 mm
Primær anvendelse	K
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HU9215
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	P
GG (G)	egnet	100 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		