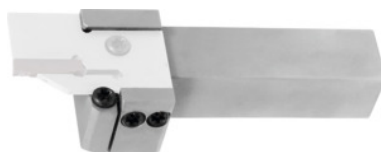


Garant**VARIO-LINE klemholdere, Venstre, Skafthøjde h: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273795 32
GTIN	4045197721457
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Passer til :**

Skærholder nr. 273799.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:L = L₁ + L₃ (skærholder).Funktionsbredde L₄: 30 mmL₁: 170 mmL₂: 24,5 mm

Skrue: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Teknisk beskrivelse

L ₂	24,5 mm
Skrue	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L ₁	170 mm
Funktionsbredde L ₄	30 mm
Skafthøjde h	32 mm
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Klemholder

Tilbehør

Klemmeskrue	279910
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Klemmeskrue Type 9	279815 9
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10