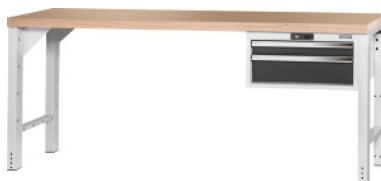


Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 2000/2mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 922584 2000/2 |
| GTIN                | 4062406214579 |
| Artikelklasse       | 9GG           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 150

**Leveringsomfang:**

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Skuffekabinet, bredde   | 600 mm |
| Skuffer, nytteflade i G | 20×20  |

|  |  |
|--|--|
| Skuffekabinet, dybde   | 650 mm   |
| Skuffer, nyttebredde   | 500 mm   |
| Skuffer, nyttedybde i G  | 20   |
| Antal skuffer  | 2  |
| Højde  | 850 mm   |
| Serie  | vario  |
| Skuffekabinet, nyttehøjde  | 225 mm   |
| Arbejdsplade, dybde  | 750 mm   |
| Arbejdsplade, længde   | 2000 mm  |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 400 kg   |
| Skuffer, nyttedybde  | 500 mm   |
| Skuffekabinet, højde   | 300 mm   |
| Skuffer, nyttebredde i G   | 20   |
| Vægt   | 126 kg   |
| Arbejdsplade, tykkelse   | 50 mm  |
| Konstruktionsudførelse   | Stålrørskonstruktion   |
| Materialetykkelse  | 1 mm   |
| Filebænk, højde  | 850 mm   |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne  | 75 kg  |
| Pladetykkelse  | 50 mm  |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)   | 100 %  |
| Cylinderlås  | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab   | 20×20G   |
| Produkttype  | Filebænk   |

## Tilbehør

|   |              |
|---|--------------|
| Låseblænde til GridLine Type KO21                                   | 914227 KO21  |
| Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm                                       | 927800 75    |
| Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm                                      | 927800 150   |
| Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex<br>Pladelængde 2000 mm | 926081 2000  |
| Knudeblik Type 1  | 927122 1     |
| Støtteben Højde 800 mm  | 927000 800   |
| Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2                   | 927600 300/2 |