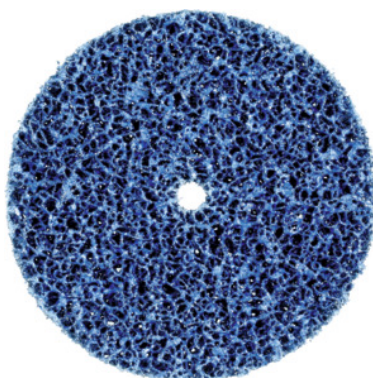


**3M****Grovrengøringskive (SiC), CG-DC, Skive-Ø: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	555938 100
GTIN	53134375455119
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Grovrengøringskiver med syntetisk nylonfleece med jævnt fordelte slibekorn. Åben struktur, stopper ikke til.

**Høj slibehastighed** til universelle rengøringsopgaver.

**Anvendelse:**

**Radial anvendelse** på fleksible aksler og ligeslibere. Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø	13 mm
Anbefalet omdrejningstal	6000 min <sup>-1</sup>
Skive-Ø	100 mm
Tykkelse	15 mm
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse	SiC

Hårdhedsgrad	hård
Finhedsgrad	ekstra grov
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	CG-DC
Produkttype	grovrengøringsfiber

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Spændedorn Antal skiver, der skal spændes 1-2

556380 1-2

Spændedorn Antal skiver, der skal spændes 1

556380 1