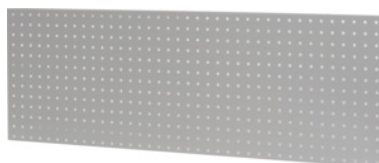


Garant GRIDLINE

ESD-hulvæg tosidet, Passer til type: 1500**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972101 1500
GTIN	4062406167417
Artikelklasse	9GW

Beskrivelse**Udførelse:**

Af robust pladestål bukket af hensyn til overskuelig værktøjsopbevaring. Hulvæg i **dobbeltsidet udførelse** kan bestykkes på begge sider **uafhængigt af hinanden**. Hulvægge i pladestål □9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af tilbehør til hulvægge fra gruppe 95.

Passer til :

Til **iskruning** mellem bæresøjler og materialevogn.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

Højde: 481 mm

Bredde: 1420 mm

Dybde: 25 mm

Bæreevne: 100 kg

Vægt: 18 kg

Teknisk beskrivelse

Hulplade, udførelse	Dobbeltsidet
Dybde	25 mm
Vægt	18 kg
Bæreevne	100 kg

Datablad

Bredde	1420 mm
Højde	481 mm
Materialetykkelse	1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Hulplade