


## ESD-gulvplade, Farve: DARKGREY

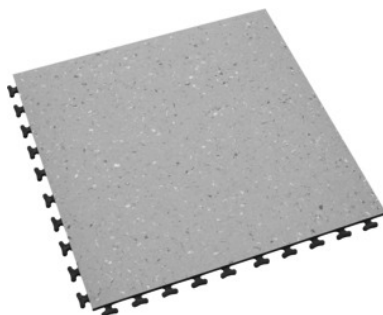

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	972585 DARKGREY
GTIN	4057989080017
Artikelklasse	98E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

PVC-plader med hhv. 2 sider positiv og 2 sider negativ fortanding. Afledningsmodstand ca.  $10^6 \Omega$ . Glat overflade og afledende underbelægning med honeycomb-struktur.

**Egnet til gaffeltrucks og løftevogne:** op til en totalvægt på 2,5 t med massive dæk, og op til 5 t med luftfyldte dæk. Statisk:  $50 \text{ kg/cm}^2$ .

Gulvpladernes særlige konstruktion gør det muligt hurtigt at lægge større flader afledende industrigulv. De kan anvendes på alle hårde gulve (de bør have en relativt plan overflade, men slidte og fugtige gulve kan også anvendes) samt på gulvtæpper med minimal eller slet ingen forberedelse. Med mørkegrå marmorering.

#### Bemærk:

Jording af gulvbelægningen via kobberkabel nr. 972591 og jordforbindelsessæt nr. 972590. Skal bestilles separat. Tilslutningen skal udføres af en faglært person.

### Teknisk beskrivelse

Tykkelse	10,5 mm
Vægt	4,5 kg
Materiale	PVC
Afledningsmodstand	$10^6 \Omega$

Overflade	glat
Bredde	60,8 cm
Farve	med mørkegrå marmorering
ESD-udstyr	ja
Længde	60,8 cm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	ESD-gulvmåtte