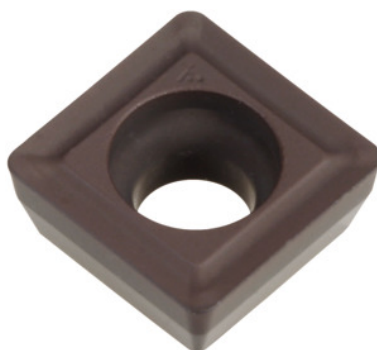


Garant**SOGX 130511, HB6715, Type: GG**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	234097 GG
GTIN	4045197742438
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000 – 234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Må ikke anvendes som indvendigt skær (til indvendigt skær kræves = skærematerialetype HB630).

Tilspænding f: 0,13 - 0,3 mm/o

Teknisk beskrivelse

Type	GG
Serie	Power Drill
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 130511
Type	HB6715
Skæremateriale	HM

Tilspænding f	0,13 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	200 m/min	K
tør	egnet		