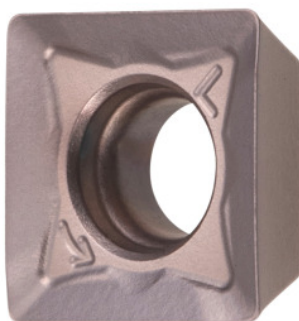


Garant**SOMT 083604 PDER, HB8630, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214935 INOX
GTIN	4045197747860
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse muliggør en klart defineret trugformet geometri af hensyn til positive skæreegenskaber og minimerer brudfølsomheden.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Tilspænding f_z pr. tand	0,15 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Plattestyrke E	3,6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 083604 PDER
Type	HB8630
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		