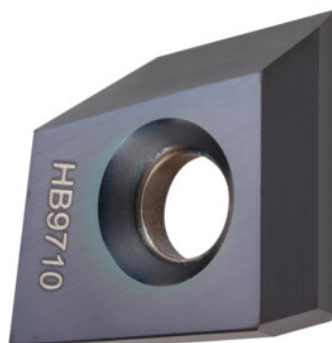


Garant**BGHX 15L5 PCTR, HB9710, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214547 GG
GTIN	4045197762108
Artikelklasse	21B

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til overflader med en overfladeruhed under $R_z 3 \mu\text{m}$. Kun tørbearbejdning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 5 \text{ mm}$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Type	GG
Tilspænding f_z pr. tand	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BGHX 15L5 PCTR
Type	HB9710
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	220 m/min	K
tør	egnet		