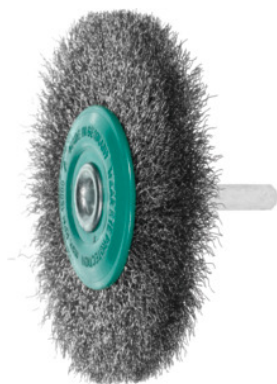


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste INOX-tråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
80X12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574250 80X12
GTIN	4017359080016
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børste-effekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Børstetykkelse	0,2 mm
Børste-Ø D ₁	80 mm
Børstebredde	12 mm
Besætningslængde H ₁	20 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Besætningsbredde L ₁	9 mm

Skaft-Ø D _s	6 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive