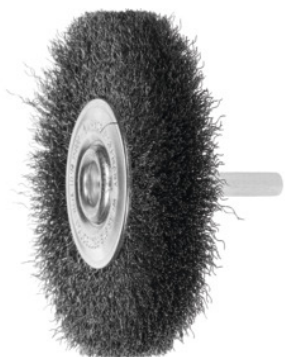


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste Ståltråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
80X18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574100 80X18
GTIN	4017359015810
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	80 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Besætningslængde H ₁	20 mm
Besætningsbredde L ₁	13 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd

Snoninger

bølget

Produkttype

Renseskive