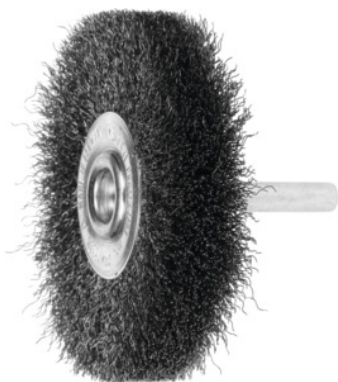


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste Ståltråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
70X16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574100 70X16
GTIN	4017359042823
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børste-effekten.
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	19 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	70 mm
Besætningsbredde L ₁	14 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd

Snoninger

bølget

Produkttype

Renseskive