




Rouletteringsværktøjssæt, Skaft- /plattestørrelse: 25mm

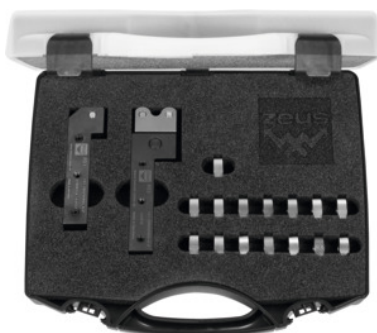

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 290025 25 |
| GTIN | 4030741656866 |
| Artikelklasse | 29H |

Beskrivelse

Indhold:

- 1 stk. rouletteringsformværktøj af hhv. nr. 290000 og nr. 290010: str. 25
- 3 stk. rouletteringshjul af nr. 290161: str. 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5
- 1 stk. rouletteringshjul af hhv. nr. 290176 og nr. 290181: str. 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------------|
| Skæreretning | Venstre og højre |
| Til rouletteringsprofil | RBL 2×BR |
| Til rouletteringsprofil | RBR 2×BL |
| Til rouletteringsprofil | RBR 1×BL |
| Til rouletteringsprofil | RAA 2×AA |
| Til rouletteringsprofil | RBR 1×BL |
| Til rouletteringsprofil | RGV30° 1×GE30° |
| Til rouletteringsprofil | RAA 1×AA |
| Til rouletteringsprofil | RBL 1×BR |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Til rouletteringsprofil | RGE30° BL/BR30° |
| Til rouletteringsprofil | RGE45° BL/BR45° |
| Produkttype | Rouletteringsværktøj |

Tilbehør

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X8/1,0 mm | 290161 25X8/1,0 |
| Rouletteringsformværktøjuniversal Skaftstørrelse 25 mm | 290010 25 |
| Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X8/1,0 mm | 290176 25X8/1,0 |
| Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X8/1,0 mm | 290181 25X8/1,0 |