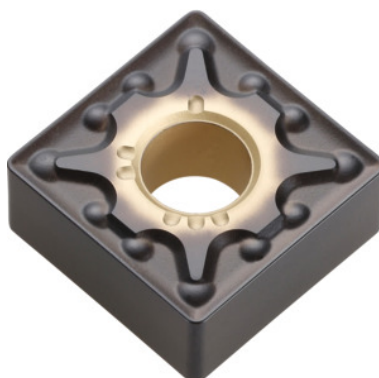


**Garant**
**SNMG 120404, Type: HB7010-1**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251222 HB7010-1
GTIN	4045197780034
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120404 HB7010-1 Hjørneradius: 0,4 mm  
 Type: HB7010-1  
 Spånbryder: SM  
 Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,15 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	SM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 6 mm

Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning