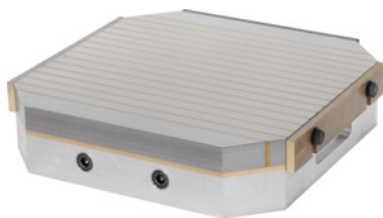


Garant**Permanentmagnet, tværpoldeling, Længde L: 320mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	380040 320
GTIN	4045197781772
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- Aluminiumshus, til opbygning eller indbygning.
- Anslagslister på tre sider.
- To koblingssteder.
- Indfræset gribeliste.
- Inklusive 4 ZeroClamp-boringer centermål 200.
- Lameller i 3 mm messing / 12 mm stål.

2 koblingssteder til to magnetfelter;

ved store emner, der skal spændes over hele magnetfeltet, skal begge spændesteder være aktiveret.

Fordel:

Mulighed for opspænding af to emner på en palle og delvis belægning (vha. 2 koblingssteder).

Anvendelse:

Til opspænding af mellemstore til store emner ved slibning, fræsning og erodering.

Leveringsomfang:

Sekskantnøgle.

Bemærk:

Passende GARANT ZeroClamp spændebolt 360025 18M16 hhv. 18M16/138.

Pallen fastgøres via ZeroClam-spændeboltene eller ved hjælp af spændejern via de indfræsedede spændenoter direkte på maskinbordet.

Teknisk beskrivelse

Magnetfelthøjde	6 mm
Nominel magnetkraft	130 N/cm ²
Polpladelængde	320 mm
Vægt	38 kg
Polpladens slidstyrke	6 mm
Mål D	258 mm
Bredde B	320 mm
Højde H	68,5 mm
Produkttype	Magnetspændeplade