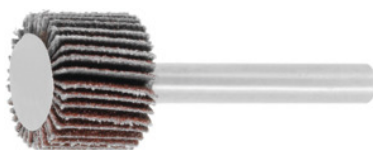


**Slibevifter (A), korn 150, Hoved-Ø×hovedbredde: 20X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554400 20X15
GTIN	4045197803382
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.

Slibelameller bestrøet med **normal korund (A)**.

**Anvendelse:**

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

**Teknisk beskrivelse**

Hoved-Ø	20 mm
Hovedbredde	15 mm
Korn	150
Anbefalet omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	6 mm
maks. omdrejningstal	38200 min <sup>-1</sup>
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	korn 150
Produkttype	Slibevifter

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		