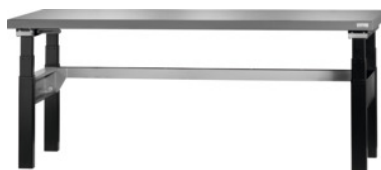


Garant**Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Eluplan-plade, mørk, Type: 2000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920337 2000
GTIN	4062406229122
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Elektrisk højdejusterbar arbejdsbord til let monteringsarbejde siddende og stående. Basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering.

50 mm tyk plade. Der kræves en ekstra forskydelig plade ved rækkeopstilling.

Specialtilbehør:

Hulplader nr. 920360 og 920365, forskydelige plader nr. 920356 og 920357. Skal bestilles separat.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort. Tværafstivere i antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

Teknisk beskrivelse

Maks. bæreevne	300 kg
Løfthastighed	22 mm/s
Arbejdsplade, dybde	800 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Vægt	95 kg
Bæreevne ved konstant belastning	300 kg

Dybde	800 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	610 - 1200 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Bredde	2000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	300 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Materialetykkelse	1 mm
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Produkttype	Arbejdsbord