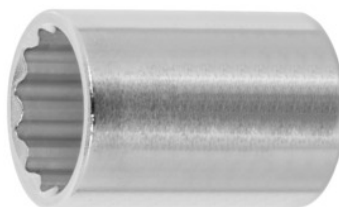


**Garant****12-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	630929 10
GTIN	4062406231118
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker.

Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Bemærk:**

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser fås også i tomkestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 630932; HOLEX: Nr. 630962).

**Teknisk beskrivelse**

Ø på udgangsside	14,5 mm
Længde	25 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Drivfirkant	1/4 tommer

Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats