


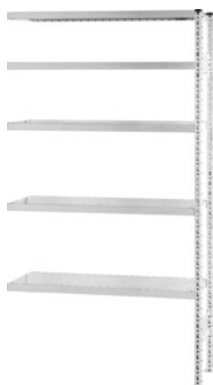

Hyldepåbygningsreol, Dybde 500 mm, Højde / hyldebredde: 2281/1300 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990463 2281/1300
GTIN	4052941784989
Artikelklasse	96P

Beskrivelse

Udførelse:

Hyldeindstiksreol i to enhedslængder 994 mm og 1282 mm. Komplet forzinket med 5 hylder, der kan indstilles i trin på 53 mm. Sammensvejsede profiler og bunde. Montering uden brug af værktøj, kan udvides uden problemer. Delte reolstandere sørger for en optimeret transport.

Belastning pr. enhed: 1900 kg pr. enhed.

Beskrivelse:

Opbygningsmål:

Grundreol: Nominel længde 1300 mm + 44 mm

Monteringsreol: Nominel længde 1300 mm + 13 mm

Bemærk:

- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**
- **Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 595 mm.**
- **Leveres usamlet.**
- **Optimeret til transport - sendes i 2 postpakker, ingen palleforsendelse.**

Materiale: forzinket

Hylde, bredde indvendigt mål: 1282 mm

Bæreevne pr. indlægshylde: 150 kg

Teknisk beskrivelse

Bæreevne pr. indlægshylde	150 kg
Hylde, bredde indvendigt mål	1282 mm
Hylde, tykkelse	40 mm
Højdeindstilling i intervaller	53 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	Dybde 500 mm
Produkttype	Hyldereol