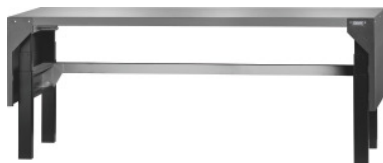


Garant**Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Bæreevne maks. 250/200 kg, Eluplanplade, mørk, Type: 2000/S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920301 2000/S
GTIN	4062406261665
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering. 50 mm tyk plade i mørk Eluplan. Arbejdsbord **med** forskydelige plader, mulighed for opstilling på række.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort, tværstivere i antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Anbefaling:

Nemt montagearbejde i stående og siddende stilling.

Bemærk:

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

Teknisk beskrivelse

Løfthastighed	38 mm/s
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Dybde	750 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	720 - 1200 mm
Vægt	119 kg
Arbejdsplade, længde	2000 mm

ComfortClose	nej
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Maks. bæreevne	200 kg
Bredde	2000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	200 kg
Stiktype indgang	F
Nominel spænding	250 V
Materialetykkelse	1 mm
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Produkttype	Arbejdsbord