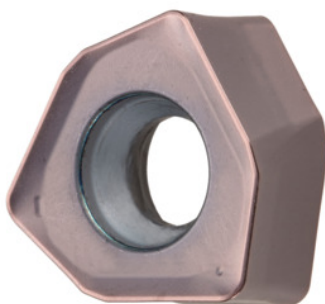


Garant
XOMU146715ZZER, HB415, Type: UNI


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213050 UNI
GTIN	4062406267162
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Innovativt vendeplatteteknisk koncept med **dobbeltsidede** 3-skærs vendeskærsplatter (2×3 skær).

Effektive skærematerialer giver særligt høj **rentabilitet**.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XOMU146715ZZER
Type	HB415
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1,3 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Antal skift/skær	3
Belægning	AlTiN
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		