




Etagevogn med 3-sidede rørstivere og 4 lastflader, Type: 8313-1

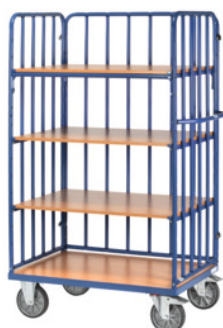

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919881 8313-1
GTIN	4017976831312
Artikelklasse	96F

Beskrivelse

Udførelse:

Stålrør og profilstål svejset, forvægge med lodrette rørstræbepiller i 130 mm afstand. En langsides væg med rørstivere til ophængning. Platforme af træplader med dekorationsoverflade i bøg. Indlægsbunde kan indstilles i trin på 100 mm. Nederste indlægshylde kan ikke indstilles. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Højdeindstilling i intervaller: 100 mm

Højde: 1800 mm

Bredde: 1369 mm

Dybde: 830 mm

Læssefladebredde: 1200 mm

Læssefladedybde: 800 mm

Læssefladehøjde 1: 269 mm

Teknisk beskrivelse

Vægt	114 kg
Bæreevne i alt	600 kg
Hjul-Ø	200 mm
Bredde	1369 mm
Højde	1800 mm
Læssefladehøjde 2	669 mm
Bæreevne pr. indlægshylde	90 kg
Læssefladedybde	800 mm
Læssefladehøjde 1	269 mm
Dybde	830 mm
Læssefladehøjde 3	1069 mm
Læssefladehøjde 4	1469 mm
Læssefladebredde	1200 mm
Højdeindstilling i intervaller	100 mm
Produkttype	Etagevogn