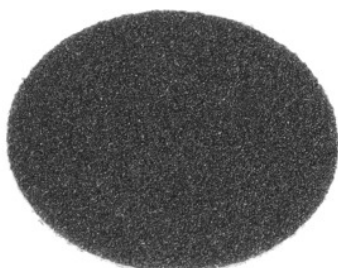


**Slibeark med burrelås (SiC), sæt, 100 dele, Ø 21 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553970 80 |
| GTIN | 4027497148400 |
| Artikelklasse | 53L |

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivens **bagside er forsynet med polyvæv-velour** og er i forbindelse **med en gummibagskive med burrelås** nr. 553995, selvhæftende. Giver hurtigt skiveskift.

Anvendelse:

På mikroslibesystemer. For maksimal arbejdshastighed, se gummibagskive med burrelås nr. 553995.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------------------|
| Korn | 80 |
| Skive-Ø | 21 mm |
| Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) |
| Slibemiddelforkortelse | SiC |
| Produktnavnsegenskab | Ø 21 mm |
| Adapter | Burrelukning |
| Produkttype | Burrelåssliberondel |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Sten | egnet | | |
| tør | egnet | | |