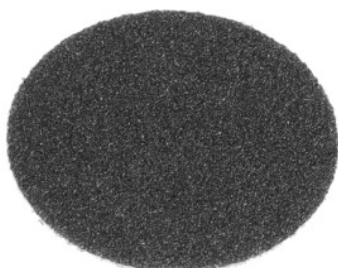


**Slibeark med burrelås (SiC), sæt, 100 dele, Ø 32 mm, Korn: 400****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553975 400    |
| GTIN                | 4027497149506 |
| Artikelklasse       | 53L           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skivens **bagside er forsynet med polyvæv-velour** og er i forbindelse **med en gummibagskive med burrelås** nr. 553995, selvhæftende. Giver hurtigt skiveskift.

**Anvendelse:**

På mikroslibesystemer. For maksimal arbejdshastighed, se gummibagskive med burrelås nr. 553995.

**Teknisk beskrivelse**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Korn                   | 400                  |
| Skive-Ø                | 32 mm                |
| Slibemiddel            | Siliciumkarbid (SiC) |
| Slibemiddelforkortelse | SiC                  |
| Produktnavnsegenskab   | Ø 32 mm              |
| Adapter                | Burrelukning         |
| Produkttype            | Burrelåssliberondel  |

**Brugerdata**

|                               | <b>Egnet til</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kode</b> |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg                        | egnet            |                      |                 |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet            |                      |                 |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet            |                      |                 |
| Stål < 55 HRC                 | egnet            |                      |                 |
| Stål < 60 HRC                 | egnet            |                      |                 |
| Stål < 67 HRC                 | betinget egnet   |                      |                 |
| INOX                          | egnet            |                      |                 |
| Ti                            | egnet            |                      |                 |
| GG (G)                        | egnet            |                      |                 |
| CuZn                          | egnet            |                      |                 |
| Kunststof, GFK                | egnet            |                      |                 |
| Sten                          | egnet            |                      |                 |
| tør                           | egnet            |                      |                 |