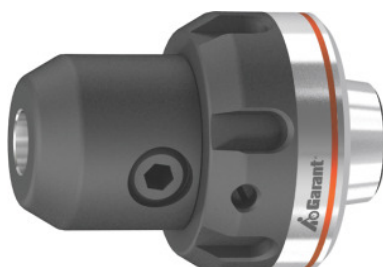


Garant**Hurtigskiftadapter, Weldon med udvendig møtrik ER 25, Spænde-Ø: 12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319761 12 |
| GTIN | 4062406328702 |
| Artikelklasse | 31V |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.**
- **I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.**

Fordel:

Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er udført med kugleleje.

Multifleksibel anvendelse:

- **Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.**
- **Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.**

Anvendelse:

Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|---------|
| Udragende længde, A-mål | 52,5 mm |
| Indvendig køling | ja |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 |
| Udvendig Ø D | 41,7 mm |

Produkttype

Hurtigskifteadapter