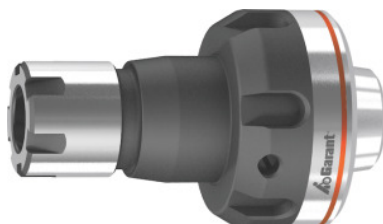


**Garant****Hurtigskiftadapter, ER-mini med udvendig møtrik ER 25, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319771 16     |
| GTIN                | 4062406328924 |
| Artikelklasse       | 31V           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.**
- **I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.**

**Fordel:**

Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er kuglelejret.

Multifleksibel anvendelse:

- **Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.**
- **Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.**

**Anvendelse:**

Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.

Rundløbsnøjagtighed:  $\leq 3$

Udvendig  $\varnothing$  D: 41,7 mm

Udragende længde, A-mål: 61 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Udragende længde, A-mål | 61 mm    |
| Indvendig køling        | ja       |
| Rundløbsnøjagtighed     | $\leq 3$ |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Udvendig Ø D | 41,7 mm             |
| Produkttype  | Hurtigskifteadapter |