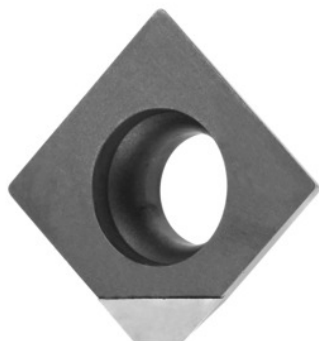


Garant**SEHW 1204 AFFN, PKD, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214353 ALU
GTIN	4062406358082
Artikelklasse	21L

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 1,5 \text{ mm}$.

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,24 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Tilspænding f_z pr. tand	0,24 mm
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEHW 1204 AFFN
Type	PKD
Skæremateriale	PKD
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	1500 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1200 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	1200 m/min	N
CuZn	egnet	1000 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		