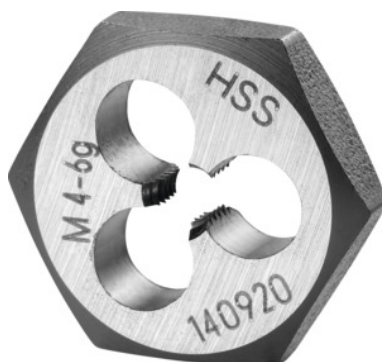


Garant**Gevindbakke sekskant, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140920 M4
GTIN	4045197083852
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Udvendig sekskant til standardnøglemål. **Uden** skæreansnit. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Bemærk:

Til efterskæring af beskadigede gevind eller til skæring på svært tilgængelige steder.

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,7 mm

Nøglestørrelse: 18 mm

Højde: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	18 mm
Stigning	0,7 mm
Højde	5 mm
Gevindstørrelse	M4
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 382
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		