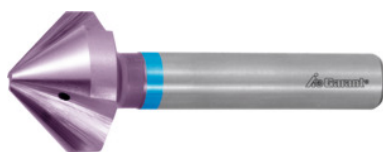


Garant
Præcisionskonusforsænker HSS-Co8 90°, TiCN, Udvendig Ø Dc: 16,5 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150383 16,5
GTIN	4045197445759
Artikelklasse	11M

Beskrivelse
Udførelse:
Præcisionskonusforsænker med 3 skær, radial efterslibning. Helslebne spånrum.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 3

Antal skær Z: 3

mindste forsænker-Ø, til boring fra: 3,2 mm

Samlet længde L: 60 mm

 Skaft-Ø D_s: 10 mm

Til undersænskruer DIN 7991: M8

 Tilspænding f i INOX < 900 N/mm²: 0,07 mm/o

Teknisk beskrivelse

Skafttolerance	h9
mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,2 mm
Forborings-Ø	3,2 mm
Udvendig Ø	16,5 mm
Til undersænskruer DIN 7991	M8
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ²	0,07 mm/o
Skaft-Ø D _s	10 mm
Samlet længde L	60 mm

Antal skær Z	3
Belægning	TiCN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h6
Indvendig køling	ja
Farvering	blå
Produkttype	Trin- og konusforsænker