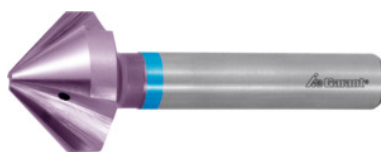


**Garant****Præcisionskonusforsænker HSS-Co8 90°, TiCN, Udvendig Ø Dc: 20,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150383 20,5
GTIN	4045197445766
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:****Præcisionskonusforsænker med 3 skær**, radial efterslibning. Helslebne spånrum.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 3

Antal skær Z: 3

mindste forsænker-Ø, til boring fra: 3,5 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Til undersænskruer DIN 7991: M10

Tilspænding f i INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø	20,5 mm
mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,5 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/o
Til undersænskruer DIN 7991	M10
Skafttolerance	h9
Forborings-Ø	3,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Samlet længde L	63 mm

Antal skær Z	3
Belægning	TiCN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h6
Indvendig køling	ja
Farvering	blå
Produkttype	Trin- og konusforsænker